


Transition clamp for connection to oval copper tube, 340 mm

Item number B1322-07

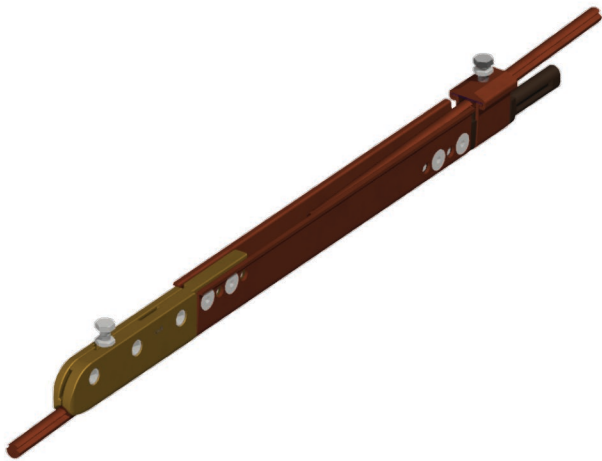

Dimensions

length: 340 mm

Material and weight

material: CU, BZ, INOX

weight: 1.88 kg

Loads

Tightening torque screw M14: 70 Nm

Tightening torque screw M8: 17 Nm

Applicable standards

EN 50119: 2009/A1: 2013

Function

Verbindungselement zwischen Fahrdrabt und Cu-Rohr- bzw. Flachprofil für nicht abgespannte Kreuzungen und Weichen.

Specification

max. speed of crossing: 50 km/h

Verwendbare Fahrdrähte: AC-80, AC-100, AC-107, BC-100, BC-107, BF-100, BF107 4/0 AWG, 3/0 AWG, RENFE 107, RENFE 120, UNEL 100, UNEL 80, Andere Fahrdrähte auf Anfrage.



Southwire™



A COLAS RAIL COMPANY

Contact Us: Transit@southwire.com